



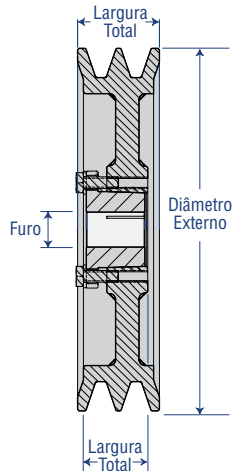

# Nomenclatura de POLIAS FHP E VP

## Polias FHP

Furo na Medida e Para Bucha MST®

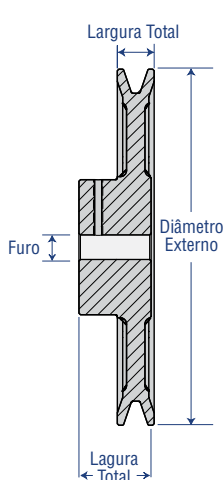

N° de Canais

(Sem sufixo, polia de 1 canal)

**2 AK 104 3/4**

Furo

Furo (em polegadas)  
Milímetros) Bucha (MST "H")

Seleção da Correia



AK Seção 3L, 4L, A  
BK Seção 4L, 5L, A, B

Diâmetro Externo em Polegadas

(1 casa decimal (104 = 10.4"))

## Polias de Passo Variável

Furo na Medida

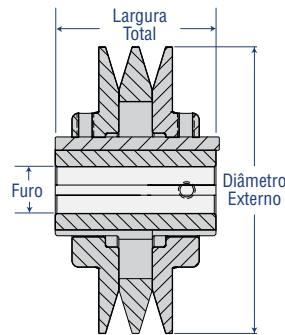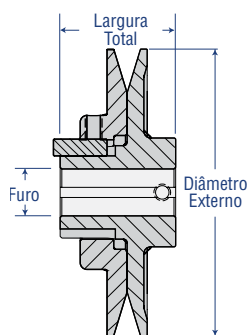

N° de Canais

**1 VP 68 1 3/4**

Furo

(Em Polegadas  
ou Milímetros)

Passo Variável

Seleção da Correia:  
Seção 3L, 4L, 5L, A, B, 5V

Diâmetro Exterior Aproximado

(1 casa decimal 68 = 6.8")\*

Temos a linha completa disponível Grande variedade para aplicações em equipamentos de ar condicionado, aquecedor e jardinagem

[pt.martinsprocket.com](http://pt.martinsprocket.com) - +55 (19) 3877 9400